

HASCO

Ermöglichen mit System.



Nur das patentierte
HASCO Schlauchtüllenprofil
bedeutet:
- große Abrisskräfte
- hohe Berstdrücke
- keine Schlauchbeschädigung


HASCO
Temperier-
system

Das Original

Seit über 50 Jahren –


Der Standard für effiziente Temperierung im Formenbau

Nippel

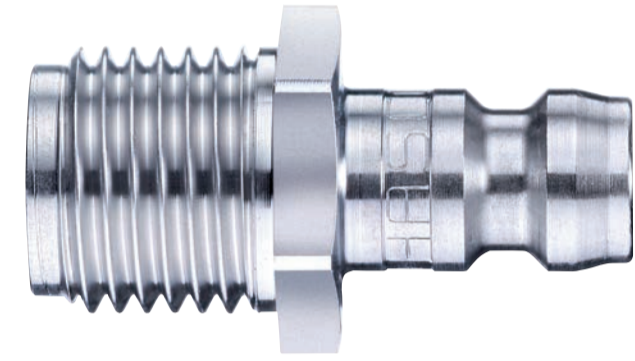

	Dichtung		Ausführung		System				max. °C			Anwendung	
	keine	Standard	Hochtemperatur	Edelstahl	USA ZI	frei Durchgang	Absperrventil	Luft	Öl	Wasser	Druck max. bar	Hochtemperatur	Reinraum
Z81											250 250 250	25	
Z810													
Z811											200 200 150	25	
Z819											220 220 180		
Z8190											200 200 150	35	
Z830											250 250 250	25	
Z831											100 - -	25	
Z835											250 250 250	25	
Z90											250 250 250	25	
Z900													

Kupplungen




	Dichtung		Ausführung		System				max. °C			Anwendung	
	Standard	Hochtemperatur	Push-Lok	Edelstahl	USA ZI	frei Durchgang	Absperrventil	Luft	Öl	Wasser	Druck max. bar	Hochtemperatur	Reinraum
Z80											200 200 150	25	
Z801											200 200 150	25	
Z802											200 200 150	25	
Z8021											200 200 150	25	
Z803											200 200 150	25	
Z804											200 200 150	25	
Z805											200 200 150	25	
Z8051											200 200 150	25	
Z807											200 200 150	25	
Z80700											220 220 180	25	
Z80701											220 220 180	25	
Z80800											200 200 150	25	
Z80801											220 220 180	25	
Z808											200 200 150	25	
Z809											200 200 150	25	
Z8090											220 220 180	25	
Z8090											200 200 150	35	
Z8091											220 220 180	25	
Z82											200 200 150	25	
Z825											200 200 150	25	

Tüllen / Schläuche



	Ausführung		System				max. °C			max. bar							
	keine Dichtung	Push-Lok	Edelstahl	Gewinde	Tülle	Benennung	5	9	13	19	Luft	Öl	Wasser	5	9	13	19
Z83						Stecktülle					250	250	250	25	25	25	25
Z87						Schlauchtülle					250	250	250	25	25	25	25
Z876						Schlauchtülle					250	250	250	-	25	25	25
Z88						Schlauchtülle					250	250	250	-	25	25	25
Z85						PVC-Schlauch, transparent, weiß, mit Gewebeeinlage					60	-	60	19	19	15	12
Z850						PVC-Schlauch, transparent, blau, mit Gewebeeinlage								-			
Z851						PVC-Schlauch, transparent, rot, mit Gewebeeinlage											
Z852						NBR Schlauch					70	100	70	-	60	55	45
Z8525						EPDM Schlauch					140	-	140	-	20	20	20
Z853						Viton-Schlauch, mit Metallumflechtung					200	150	150	-	20	20	15
Z854						PTFE-Schlauch, mit Metallumflechtung					260	260	260	-	25	15	-
Z855						Metallschlauch, mit Metallumflechtung					250	250	250	-	30	30	30
Z856/1						PTFE Glattschlauch					260	260	260	-	135	120	-
Z856/2						PTFE Wellenschlauch					260	260	260	-	125	110	-
Z8560						PFA Hochtemperaturschlauch					200	200	200	-	65	60	-
Z858PL						Push-Lok Schlauch					100	100	100	-	28	28	-
Z859PL						Push-Lok Schlauch					140	-	140	-	28	28	-

Multikupplungen für die Systeme Standard, leakagearm, USA (ZI), French (FRA)

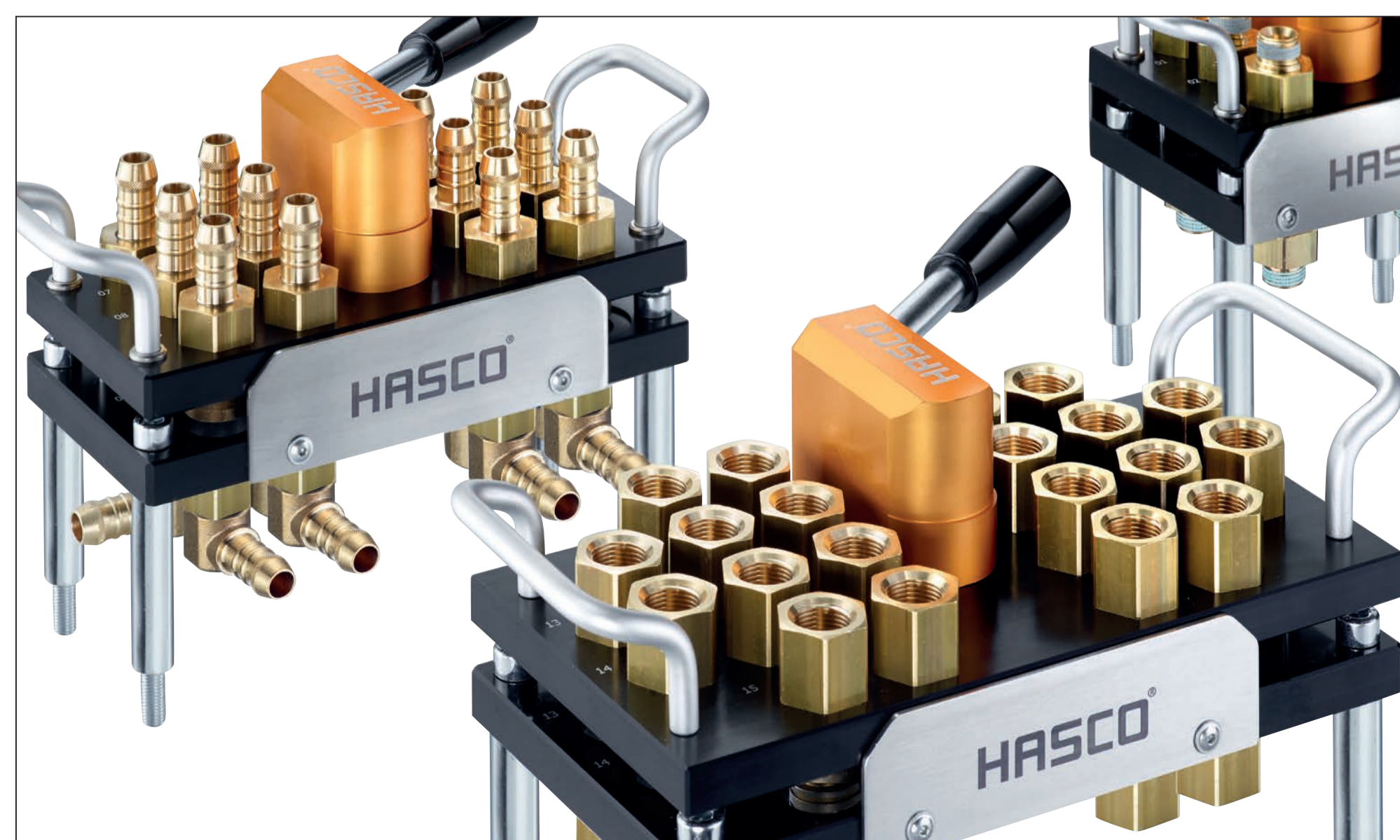

Exklusiv von HASCO

