

HASCO®

Ermöglichen mit System.


**Neu
New
Nouveau**

Z 850/...

**PVC-Schlauch
mit Gewebeeinlage**

**Plastic hose
textile reinforced**

**Tuyau en PVC
avec armature textile**

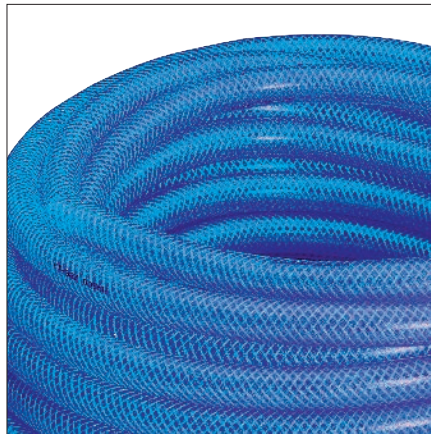

Der blaue HASCO PVC-Schlauch Z 850/... mit seinem hochfesten Druckträger aus Polyestergarn wird vorzugsweise bei der Temperierung mit Wasser eingesetzt.

Zur übersichtlichen Anordnung der Temperierleitungen ist der HASCO PVC-Schlauch ergänzend zur blauen Variante auch in weiß (Z 85/...) und rot (Z 851/...) erhältlich.

The blue HASCO PVC hose Z 850/... with its high-tenacity reinforcement of polyester yarn is used primarily for cooling with water.

To prevent any confusion with the cooling lines, the HASCO PVC hose is, in addition to the blue variant, also available in white (Z 85/...) and red (Z 851/...).

Le tuyau en PVC bleu HASCO Z 850/... avec son renfort à haute résistance constitué de fil polyester est utilisé de préférence pour la régulation à l'eau des moules à injection.

Pour une disposition claire des conduites de thermorégulation, le tuyau en PVC HASCO est disponible en blanc (Z 85/...) et rouge (Z 851/...) en plus de la variante bleue.

Besondere Merkmale

- 3-lagiger PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage
- Transparent - blau
- Arbeitstemperatur bis 60°C
- Hohe Flexibilität
- Übersichtlicher Aufbau von Vor- und Rücklauf

Special Features

- 3-ply PVC hose with fabric reinforcement
- Transparent - blue
- Service temperature up to 60 °C
- High flexibility
- Clear layout of inflow and outflow


Caractéristiques particulières

- Tuyau en PVC à 3 couches avec insertion de toile
- Transparent - bleu
- Température de fonctionnement jusqu'à 60°C
- Flexibilité élevée
- Structure d'entrée et de retour claire

Z850 /...

PVC-Schlauch, transparent - blau, mit Gewebeeinlage
 Plastic hose, transparent - blue, textile reinforced
 Tuyau en PVC, transparent - bleu, avec armature textile

Mat.: PVC

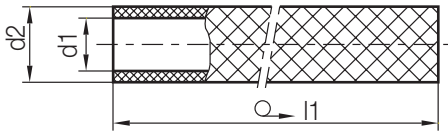

Medium	max. C°
Luft/air/air	60
Öl/oil/huile	-
Wasser/water/eau	60

style	p [bar]	min. r	l1	d2	d1	Nr./No.
Transparent, blau	19	35	25000	15	9	Z850/ 9
Transparent, blue	15	60		20	13	13
Transparent, bleu	12	90		26	19	19