

Firma/Company/Société: \_\_\_\_\_

Zuständig/Contact/Responsable: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Kd.-Nr./Cust. no./No. de cliente: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Datum/Date: \_\_\_\_\_

Bestellung/Order/Commande                      Anfrage/Quotation/Demande                      Nr./No.: \_\_\_\_\_

**Führungssäule in Sonderanfertigung, mit Zentrieransatz**  
**Specially made locating guide pillar, shouldered**  
**Colonne de guidage dans le modèle spécial, avec plot de centrage**

Typ

**Z00/.../S**

Mat.: ≈ 1.0401/690 + 70 HV 30  
 ≈ DIN 16761-A

Typ

**Z04/.../S**

Mat.: ≈ 1.0401/690 + 70 HV 30  
 ≈ DIN 16761-A


ohne Schmiernuten  
 without lubrication grooves  
 sans rainures de graissage

Typ

**Z040/.../S**

Mat.: ≈ 1.0401 / DLC beschichtet  
 with DLC coating  
 avec revêtement DLC

mit Schmiernuten  
 with lubrication grooves  
 avec rainures de graissage

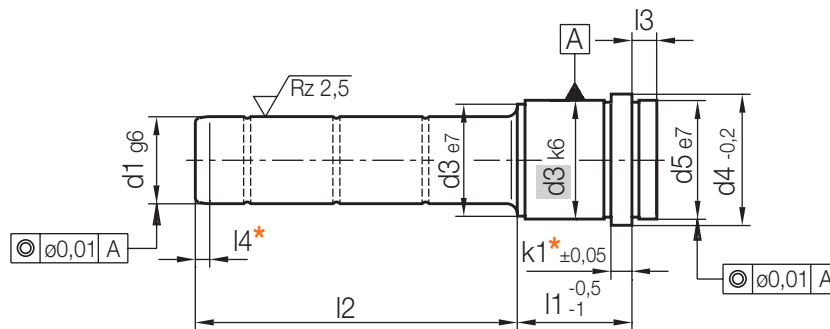

Stck./Pc.	Typ	l1	d1	l2	S	d3	d4	d5	l3	l4*	k1*
	/	x	x	/	S					Ausführung nach Norm (wird an d1 und d3 angepasst)	
	/	x	x	/	S						
	/	x	x	/	S						
	/	x	x	/	S					Implemented as per the Standard (will be adapted to d1 and d3)	
	/	x	x	/	S					Exécution selon la Norme (sera adapté aux diamètres d1 et d3)	
	/	x	x	/	S						

Bemerkungen/remarks/remarques

---



---



---



---



---



---



---



---