

Firma/Company/Société: \_\_\_\_\_

Zuständig/Contact/Responsable: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Kd.-Nr./Cust. no./No. de cliente: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Datum/Date: \_\_\_\_\_

Bestellung/Order/Commande                      Anfrage/Quotation/Demande                      Nr./No.: \_\_\_\_\_

**Führungssäule in Sonderanfertigung, ohne Zentrieransatz**  
**Specially made locating guide pillar, flush location head**  
**Colonne de guidage dans le modèle spécial, sans plot de centrage**

Typ

**Z03/.../S**

Mat.: ≈ 1.0401/690 + 70 HV 30  
 ≈ DIN 16761-B


- ohne Schmiernuten  
without lubrication grooves  
sans rainures de graissage

Typ

**Z031/.../S**

Mat.: ≈ 1.0401/ DLC beschichtet  
with DLC coating  
avec revêtement DLC

- mit Schmiernuten  
with lubrication grooves  
avec rainure de graissages

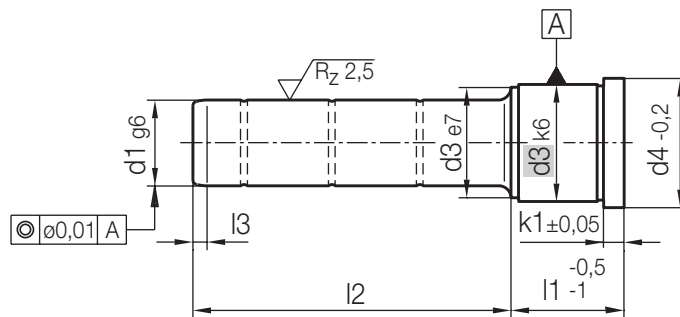

Stck./Pc.	Typ	l1	d1	l2	S	d3	d4	l3*	k1*
	/	x	x	/	S			Ausführung nach Norm (wird an d1 und d3 angepasst) Implemented as per the Standard (will be adapted to d1 and d3) Exécution selon la Norme (sera adapté aux diamètres d1 et d3)	
	/	x	x	/	S				
	/	x	x	/	S				
	/	x	x	/	S				
	/	x	x	/	S				
	/	x	x	/	S				

Bemerkungen/remarks/remarques

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_